

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

**3.0**  
HP CRÊTE

**18**  
LITRES

- Puissante performance pour le nettoyage des cendres et des particules fines d'une température inférieure à 122° F (50° C)
- Une DEL éclaire l'extrémité du tuyau flexible pour plus de visibilité dans les foyers de cheminée et les fosses
- Comprend un filtre HEPA avec matériau filtrant pour le nettoyage des particules fines
- La grande poignée de transport pour permettre un transport facile sert également à enrouler commodément le cordon électrique
- La capacité de rangement des accessoires sur l'aspirateur même réduit le risque de les égarer et les maintient à portée de la main.
- Pour utilisation avec des déchets secs seulement

### ASPIRATEUR POUR CENDRES

Que vous ayez des cendres de foyer de cheminée froides ou d'autres particules fines à nettoyer, cet aspirateur conçu pour les poussières sèches seulement peut accomplir cette tâche très facilement



**3,1**

CM DE  
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau verrouillable de 3 pi (90 cm) avec éclairage par DEL, tube en métal, suceur plat en métal, filtre et mode d'emploi.

**WS0500ASH**

**5** ANS\*  
DE  
GARANTIE  
LIMITÉE

# WORKSHOP

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

3.0

HP CRÊTE

18

LITRES

### SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	18 L
H.P. crête	3,0
Tension	120
Ampères	7,6
pi <sup>3</sup> /min	47,7
Portance statique	69,9 pounces
Air watts max.	109.6
Capacité de soufflage	Non
Longueur du cordon	2,4 m
Tuyau flexible	0,9 m
Orifice de drainage	Non
Fabrication	Métal
Taille des accessoires	3,1 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui

8'2,4M

La poignée conçue pour le transport est également prévue pour y ranger le cordon électrique de 8 pi (2,4 m).


Le tuyau de verrouillage flexible de 1¼ po x 3 pi (90 cm) reste solidement attaché pendant l'emploi.

Fabrication du tambour en métal pour permettre un usage intensif.

Le couvercle se verrouille solidement en place.

La filtration de particules fines empêche les cendres de passer dans le jet d'air rejeté.

Les roulettes pivotent sur 360° pour assurer la mobilité maximum.

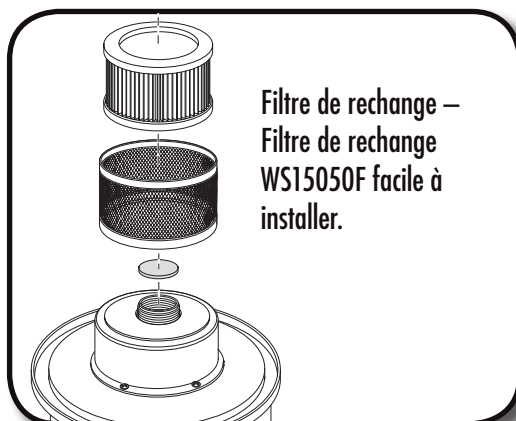

WORKSHOP® Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.